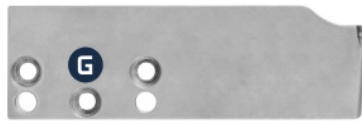


Garant**Porte-plaquettes radial Heavy-Duty, Gauche, Taille de plaquette: 12mm****Données de commande**

N° commande	274139 12
GTIN	4067263118572
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Outil pour tour à copier modulaire pour profondeurs de coupe jusqu'à 70 mm.

Utilisation:

En association avec le porte-outils 274004 ou avec l'adaptateur 274003 et le bloc porte-lames de tronçonnage adapté.

Attention:

Sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Description technique

Plaquette adaptée	RC.X 1204
Garant sous plaquette	269005 10
Jeu de vis pour plaquettes	269028 2
Vis pour sous-plaquette	269013 2
$t_{\max}$	70 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	non
Rainurage axial possible	non
Type de produit	Lames de rainurage

