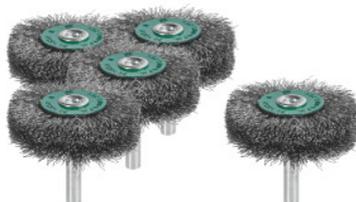


HOLEX**Brosses circulaires sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 70X10mm****Données de commande**

N° commande	GG5742 70X10
GTIN	4067263136323
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	19 mm
Ø brosse D ₁	70 mm
Ø queue D _s	6 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm
Largeur de garnissage L ₁	10 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX

Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

Accessoires

Brosse circulaire sur tigefil INOX 0,20 mm Ø brosse D1×largeur de garnissage L1 70X10 mm	574253 70X10
---	--------------