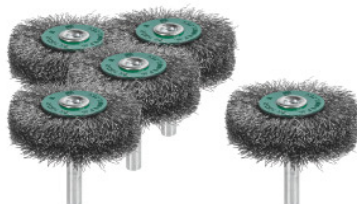


HOLEX**Brosses circulaires sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 50X15mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | GG5742 50X15 |
| GTIN | 4067263136309 |
| Classe d'article | GGN |

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Ø queue D _s | 6 mm |
| Largeur de garnissage L ₁ | 15 mm |
| Ø brosse D ₁ | 50 mm |
| Vitesse de rotation max. | 15000 min ⁻¹ |
| Longueur de garnissage H ₁ | 12 mm |
| Épaisseur des soies | 0,2 mm |
| Matériau garnissage | Fil en INOX |

| | |
|-----------------|-------------------|
| Torsadage | ondulé |
| Type de produit | Brosse circulaire |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Brosse circulaire sur tigefil INOX 0,20 mm Ø brosse D1×largeur de garnissage L1 50X15 mm | 574253 50X15 |
|---|--------------|