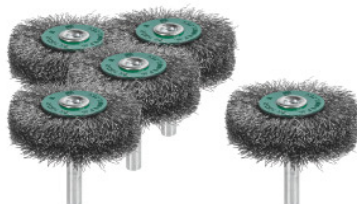


HOLEX**Brosses circulaires sur tige fil INOX 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 60X15mm****Données de commande**

N° commande	GG5742 60X15
GTIN	4067263136316
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	17 mm
Largeur de garnissage L ₁	15 mm
Ø queue D _s	6 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Ø brosse D ₁	60 mm
Épaisseur des soies	0,2 mm
Matériau garnissage	Fil en INOX

Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

Accessoires

Brosse circulaire sur tigefil INOX 0,20 mm Ø brosse D1×largeur de garnissage L1 60X15 mm	574253 60X15
---	--------------