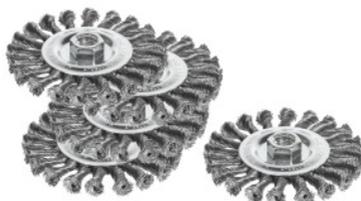


HOLEX**Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm, Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M: 125XM14mm****Données de commande**

N° commande	GG5712 125XM14
GTIN	4067263136507
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

Brosse circulaire droite à fil lisse 0,50 mm, **torsadé** et serti solidement dans le corps d'acier.

Brossage très agressif avec grande résistance à l'usure.

Correspond au code art. 571203.

Utilisation:

Pour les brossages difficiles, par ex. décapage, dérouillage, décalaminage, ponçage léger, nettoyage de pièces métalliques et de planches de coffrage.

Torsadée à gauche, détortillement précoce évité en toute sécurité. Avec **filetage intérieur M14**, pour fixation directe **sur meuleuses d'angle**.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	29 mm
Ø brosse D ₁	125 mm
Nombre de torsades	20
Largeur de garnissage L ₁	14 mm
Epaisseur des soies	0,5 mm
Filetage M	M14

Vitesse de rotation max.	12500 min ⁻¹
Matériau garnissage	Fil d'acier
Type de produit	Brosse circulaire

Accessoires

Brosse circulaire Fil d'acier 0,50 mm Ø brosse D1×Ø alésage d1 / Filetage M 125XM14 mm	571203 125XM14
--	----------------