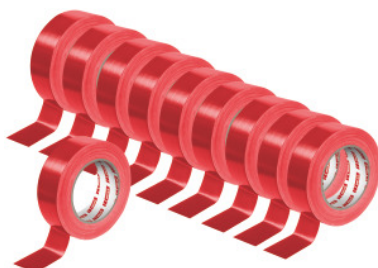


**HOLEX****Rubans adhésifs textiles, Rouge, Largeur×longueur (mm×m): 38X25****Données de commande**

N° commande	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Classe d'article	00N

**Description****Exécution:**

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que **la réparation, la protection, le collage et l'emballage.**

Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés.

Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion.

Utilisation universelle pour travaux de réparation.

Résiste aux UV, excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.

Bon pouvoir adhésif, même sur des surfaces rugueuses.

**Caractéristique(s):**

Contenu: 10 pièces

**Recommandation(s):**

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

**Description technique**

Température de stockage	20 °C
Utilisation	Fixer

Utilisation	Fixer
Utilisation	Coller
Utilisation	Attacher
Utilisation	Emballer
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Décollage
Utilisation	Masquer
Finesse de la toile	59 mesh
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Couleur	Rouge
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Support présent	non
Durée de conservation minimum	12 mois
Particularité	découpable à la main
Particularité	Résistant aux UV
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,33 N/mm
Type de ruban adhésif	une face
Résistance à la traction	5,8 N/mm
Matériau support	Tissu
Epaisseur	0,3 mm
Extensibilité	12,5 %
résiste à des températures jusqu'à	40 °C
Largeur	38 mm
Longueur	25 m
Attribut des noms de produit	Rouge
Type de produit	Rubans adhésifs

---

## Accessoires

---

Rubans adhésifs textiles Largeur×longueur (mm×m) 38X25

083767 38X25