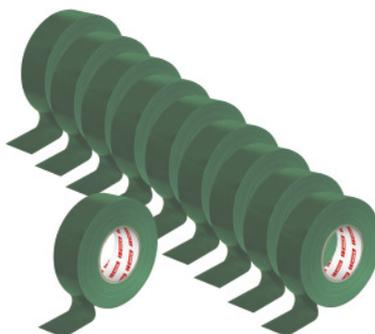


**Rubans adhésifs textiles, vert olive, Largeur×longueur (mm×m): 50X50****Données de commande**

N° commande	GG3768 50X50
GTIN	4067263137634
Classe d'article	00N

Description**Exécution:**

Rubans adhésifs universels pour de nombreux domaines d'application, tels que **la réparation, la protection, le collage et l'emballage.**

Durée d'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à 2 semaines.

Ruban textile avec colle thermofusible pour des travaux de collage et de réparation aisés.

Egalement hydrofuge grâce au laminage en PE. Peut être utilisé pour de nombreux travaux de recouvrement et de collage. Spécialement conçu pour les applications impliquant une résistance au déchirement élevée. Facile à dérouler et à couper, et également résistant à l'abrasion.

Utilisation universelle pour travaux de réparation.

Résiste aux UV, excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion.

Bon pouvoir adhésif, même sur des surfaces rugueuses.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Recommandation(s):

Vérifier l'adéquation du support avant le collage.

Description technique

Couleur	Vert
---------	------

Résistance à la traction	5,8 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	40 °C
Matériau support	Tissu
Support présent	non
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Masquer
Utilisation	Décollage
Utilisation	Fixer
Utilisation	Fixer
Utilisation	Emballer
Utilisation	Coller
Utilisation	Attacher
Particularité	découpable à la main
Particularité	Résistant aux UV
Finesse de la toile	59 mesh
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,33 N/mm
Durée de conservation minimum	12 mois
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Type de ruban adhésif	une face
Largeur	50 mm
Extensibilité	12,5 %
Longueur	50 m
Température de stockage	20 °C
Epaisseur	0,3 mm
Attribut des noms de produit	vert olive
Type de produit	Rubans adhésifs

Accessoires

Rubans adhésifs textiles Largeur×longueur (mm×m) 50X50

083768 50X50