


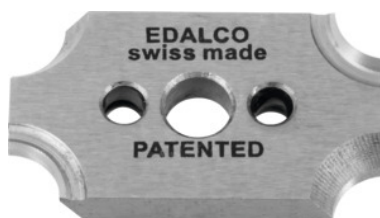

## Plaquette réversible à rayons 12° HSS-Co5, H7, Rayon: R3mm



### Données de commande

N° commande	240030 R3
GTIN	2050001099419
Classe d'article	29W

### Description

**Exécution:**

Entièrement rectifiées, avec quatre rayons identiques. Arêtes dépouillées, pourvues de brise-copeaux, pour des conditions de coupe idéales sur tout le secteur du rayon.

**Angle de coupe** de 12° pour une utilisation universelle.

**Utilisation:**

Pour le tournage de rayons convexes sur les diamètres extérieurs ou dans des alésages.

### Description technique

Rayon R <sub>1</sub>	R3
Type d'outils	HSS Co 5
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage