




Pince de serrage ER pour taraud avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 12mm

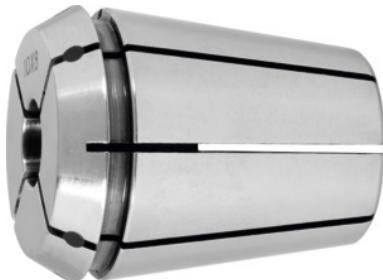

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 309421 12 |
| GTIN | 4069515025928 |
| Classe d'article | 32Z |

Description

Exécution:

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

Remarque(s):

Les pinces de serrage ER ° HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 12 mm |
| Support | ER 25 |
| Norme | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm |
| Type | 4282 E |
| Ø ext. D | 25,7 mm |

Fiche technique

Longueur totale L

34 mm

Type de produit

Pince de serrage