


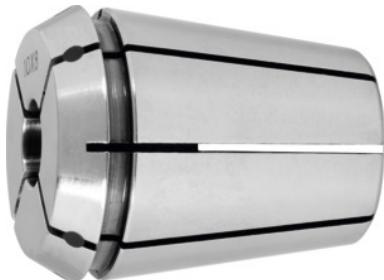

### Pince de serrage ER pour taraud avec joint, ER 25, Ø serrage nominal d: 16mm



#### Données de commande

N° commande	309421 16
GTIN	4069515025942
Classe d'article	32Z

#### Description

##### Exécution:

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 70 bars!).  
Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

##### Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

##### Remarque(s):

**Les pinces de serrage ER ° HOLEX ne sont pas compatibles avec les mandrins Centro-P et HiRunER.**

#### Description technique

Ø serrage nominal d	16 mm
Support	ER 25
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm
Type	4282 E
Ø ext. D	25,7 mm

## Fiche technique

Longueur totale L

34 mm

Type de produit

Pince de serrage