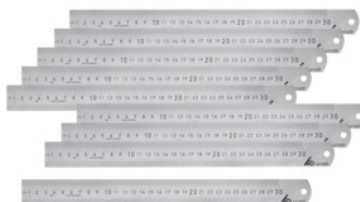


**Pack promotionnel Réglet de précision en acier, inoxydable, dépoli, 10 pièces****Données de commande**

N° commande	GG4601 500
GTIN	4069515044776
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

En **acier inoxydable** spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bords. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises. Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.

Livraison:

10x réglets de précision en acier 461600 réf. 500.

Description technique

Longueur	500 mm
Erreur admissible	0,4 mm
Section, épaisseur	1 mm
Etalonnage	F10
Section, largeur	30 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles
USP1	Réglet de précision en acier

USP2

inoxydable, dépoli, 10 pièces

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG4601 500
