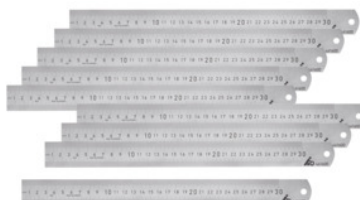


**Pack promotionnel Réglet de précision en acier, inoxydable, dépoli, 10 pièces****Données de commande**

N° commande	GG4601 300
GTIN	4069515044769
Classe d'article	GGN

Description**Exécution:**

En **acier inoxydable** spécial avec chants rectifiés. Modèle large. Graduation en mm sur les deux bords. Excellente lisibilité grâce à la surface dépolie et aux graduations précises. Graduation par gravure chimique. Surface mate anti-reflets.

Livraison:

10x réglets de précision en acier 461600 réf. 300.

Description technique

Section, épaisseur	1 mm
Longueur	300 mm
Etalonnage	F10
Erreur admissible	0,4 mm
Section, largeur	30 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles
USP1	Réglet de précision en acier

USP2

inoxydable, dépoli, 10 pièces

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG4601 300
