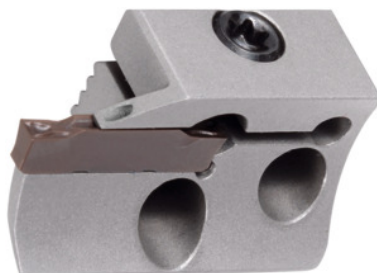


Garant**Porte-plaquettes eco concave pour carottage, droite, Plage de Ø Gorge D1 / D2: 53/76mm****Données de commande**

N° commande	273890 53/76
GTIN	4045197516657
Classe d'article	21W

Description**Utilisation:**

En association avec les porte-outils eco GARANT 273840 – 273851. .

Attention:

Livrés sans vis de montage (fournies avec les porte-outils).

Remarque(s):

$D_1 = \varnothing$ min. pour la 1ère gorge / $D_2 = \varnothing$ max. pour la 1ère gorge.

Arrosage interne: oui

Largeur de gorge w: 3 mm

Profondeur coupe max. t_{max} : 13 mm

Vis de serrage: 279815 9

Description technique

\varnothing min. 1ère gorge D_1	53 mm
\varnothing max. 1ère gorge D_2	76 mm
Profondeur coupe max. t_{max}	13 mm
Série	Eco
Vis de serrage	279815 9

Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Largeur de gorge w	3 mm
Type de produit	Porte-plaquettes

Accessoires

Vis de blocage Type 9	279815 9
Vis de blocage	279910