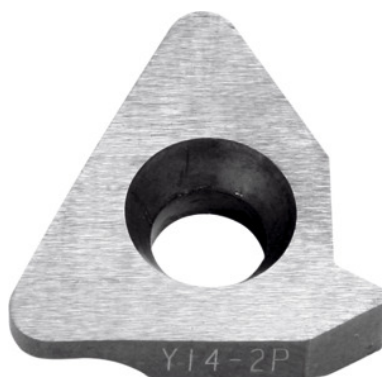


Garant**Sous-plaquette pour porte-outils et barres d'alésage EL/IR, Angle d'inclinaison: 0degré****Données de commande**

N° commande	272616 0
GTIN	4045197368812
Classe d'article	21J

Description**Exécution:**

Pour filetages extérieurs à gauche (EL) et filetages intérieurs à droite (IR).

Utilisation:

Pour la réalisation de filetages normalisés. A utiliser avec les plaquettes 270700 – 271900.

Remarque(s):

Les porte-outils sans angle d'inclinaison fixe sont livrés avec une sous-plaquette 1,5°.

Description technique

Angle d'inclinaison	0 degré
Angle suivant graphique	VDI 25
Utilisation à l'intérieur/extérieur	Extérieur
Pour dim. plan L	22 mm
Type d'utilisation	Gauche
Type de produit	Garant sous plaquette

