


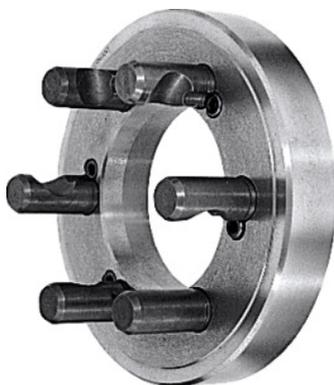

## Faux plateau de mandrin à cône court ASA B5,9 D1 DIN 55029, Ø d1 / cône: 250/8 mm



### Données de commande

N° commande	317700 250/8
GTIN	4019208078953
Classe d'article	33R

### Description

#### Exécution:

Entièrement usinés du côté machine, dressés côté mandrin.

#### Utilisation:

**Pour montage ultérieur** sur mandrin de tour avec centrage cylindrique suivant DIN 6350 A. Les **mandrins de tour avec cône court incorporé sont préférables du fait de leur porte-à-faux réduit.**

Pour broches **ASA B 5.9 exécution D 1** (Camlock) et **DIN 55029**.

#### Matière(s):

Fonte spéciale.

Ø cône d<sub>2</sub>: 139,735 mm

Epaisseur B: 39 mm

Nombre de goujons Camlock: 6

### Description technique

Ø ext. d <sub>1</sub>	250 mm
Dim. cône	8

Ø cône d <sub>2</sub>	139,735 mm
Nombre de goujons Camlock	6
Epaisseur B	39 mm
Type de produit	Accessoires pour mandrins de tour