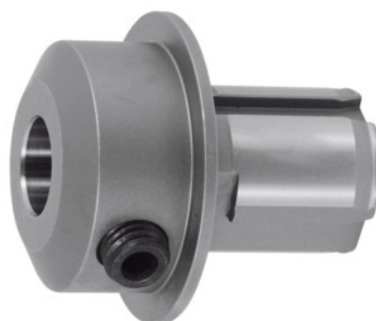


**Porte-forets à plaquettes VARIA, V3, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	319821 10
GTIN	4045197317629
Classe d'article	33E

**Description****Avantage(s):**

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré-réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement.

**Remarque(s):**

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V3, V4 et V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Modèle extra court sur demande.

Longueur de col cote A: 26 mm

Ø ext. D: 42 mm

**Description technique**

Longueur de col cote A	26 mm
Ø serrage D <sub>1</sub>	10 mm

Ø ext. D	42 mm
Support	V3
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon