


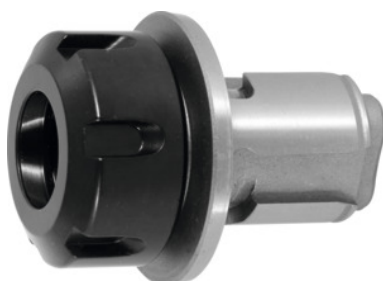

## Mandrin à pince Varia VARIA VX4, VX4, pour taille de pinces de serrage ER: 25



### Données de commande

N° commande	319804 25
GTIN	2050001743480
Classe d'article	33E

### Description

#### Exécution:

**VX** – Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. **Résistance de couple jusqu'à 200 Nm via le polygone.**

#### Avantage(s):

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré-réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

#### Utilisation:

Principalement pour le perçage et le centrage.

#### Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal de 10 Nm pour V5. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

### Description technique

Longueur de col cote A	30 mm
Pour pinces ER	25

Ø ext. D	42 mm
Support	VX4
Type de produit	Mandrins à pinces