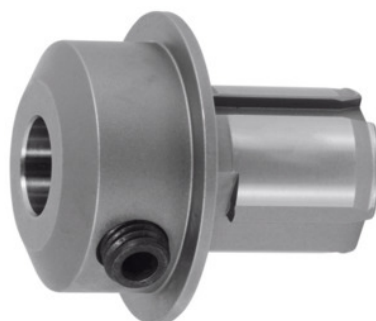


**Porte-forets à plaquettes VARIA, V5, Ø serrage D1: 6mm****Données de commande**

N° commande	319829 6
GTIN	2050001077929
Classe d'article	33E

Description**Avantage(s):**

- **Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.**
- **Les outils de coupe pré réglés se trouvent sur la machine.**
- **Modèle compact – Coûts unitaires réduits.**

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l'aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.

Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.

Description technique

Ø serrage D ₁	6 mm
Longueur de col cote A	19 mm
Ø ext. D	25 mm

Support	V5
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon