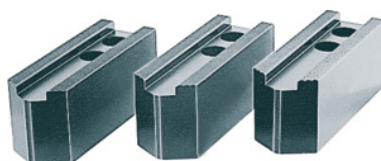


**Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 254****Données de commande**

N° commande	313760 254
GTIN	4019208193816
Classe d'article	32R

**Description****Exécution:**

Rainure et denture **finement fraisées**.

Biseautés pour serrage de petit Ø.

**Matière(s):**

Produit de qualité en 16MnCr5.

**Adapté(s) pour :**

**Mandrins de serrage** Schunk, Röhm et d'autres marques.

**Accessoire(s):**

Ecrous en T 313505 – 313605.

**Remarque(s):**

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Pour code couleur: Mandrins de serrage et mors Schunk

Longueur L: 125 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 40 mm

Entraxe a: 30 mm

Entraxe b: 30 mm

Largeur de rainure D: 16 mm

**Description technique**

Hauteur H	40 mm
-----------	-------

Largeur B	40 mm
Longueur L	125 mm
Entraxe a	30 mm
Pour filetages DIN 912	M12
Entraxe b	30 mm
Pour type de mandrin	254 mm
Largeur de rainure D	16 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage