


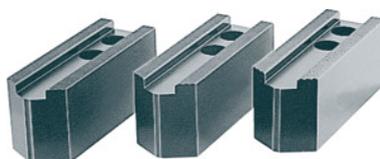

Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 200



Données de commande

N° commande	313460 200
GTIN	4019208193496
Classe d'article	32R

Description

Exécution:

Rainure et denture **finement fraisées, non brunies.**

Biseautés pour serrage de petit Ø.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour :

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d'autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Longueur L: 98 mm

Largeur B: 35 mm

Hauteur H: 40 mm

Entraxe a: 15 mm

Entraxe b: 22 mm

Largeur de rainure D: 17 mm

Description technique

Hauteur H	40 mm
Entraxe a	15 mm

Pour filetages DIN 912	M12
Largeur B	35 mm
Pour type de mandrin	200 mm
Entraxe b	22 mm
Largeur de rainure D	17 mm
Longueur L	98 mm
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage