


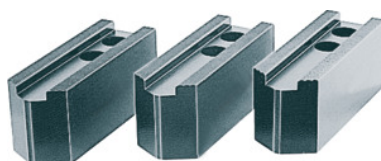

## Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 210



### Données de commande

N° commande	313760 210
GTIN	4045197152329
Classe d'article	32R

### Description

#### Exécution:

Rainure et denture **finement fraisées**.

Biseautés pour serrage de petit Ø.

#### Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

#### Adapté(s) pour :

**Mandrins de serrage** Schunk, Röhm et d'autres marques.

#### Accessoire(s):

Ecrous en T 313505 – 313605.

#### Remarque(s):

- **Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).**
- **Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.**

Pour code couleur: Mandrins de serrage et mors Schunk

Longueur L: 102 mm

Largeur B: 35 mm

Hauteur H: 40 mm

Entraxe a: 20 mm

Entraxe b: 25 mm

Largeur de rainure D: 14 mm

### Description technique

Entraxe a	20 mm
-----------	-------

Longueur L	102 mm
Largeur de rainure D	14 mm
Pour type de mandrin	210 mm
Entraxe b	25 mm
Hauteur H	40 mm
Pour filetages DIN 912	M12
Largeur B	35 mm
Pour code couleur	Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit	Mors pour mandrins de serrage