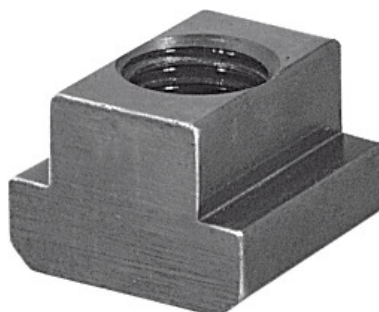


**Tasseau en T, M10, Pour dim. nom. rainures en T: 14mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 370530 14 |
| GTIN | 4020772080235 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Utilisation:**

Pour une combinaison avec des goujons filetés normalisés.

Norme:

DIN 508

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Remarque(s):

Charge max. uniquement en cas de vissage au-delà de la longueur de filet **totale**.

Description technique

| | |
|-------------------|---------|
| Dim. nom. rain. T | 14 mm |
| Hauteur k | 8 mm |
| Longueur | 22 mm |
| Hauteur écrou | 16 mm |
| Largeur e | 22 mm |
| Largeur a | 13,7 mm |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Type | 508 |
| Norme | DIN 508 |
| Taille de filetage | M10 |
| avec filetage | oui |
| Matière | Acier pour traitement thermique |
| Classe de résistance | 10 |
| Type de produit | Tasseaux en T |