


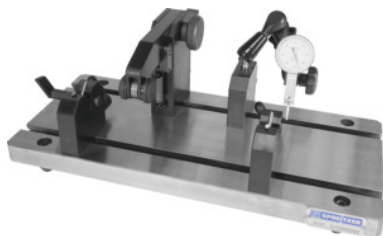

Banc de contrôle de concentricité RGP, Pour Ø pièce: 1-25mm



Données de commande

N° commande	443210 1-25
GTIN	2050001698803
Classe d'article	46L

Description

Exécution:

Plaque de base trempée et rectifiée avec 2 rainures de serrage. Déplacement progressif des poupées à support en V (avec supports en carbure), du dispositif à cylindres et du support articulé. Butée universelle, montable avec précision par rapport au plan et perpendiculairement aux prismes. L'**angle de prisme de 108°** permet également de vérifier des pièces de type polygonal. Support articulé pour le montage d'un comparateur ou d'un indicateur à levier.

Utilisation:

Contrôle de la planéité et de la concentricité de pièces de rotation.

Livraison:

Plaque de base avec 2 poupées à support en V et une butée, dispositif à cylindres et support articulé (sans comparateur).

Accessoire(s):

Support articulé avec tasseau en T 443295. Poupées mobiles à cylindres et poupées à support en V 443050 – 443160 avec largeur de tasseau en T de 10h6. Poupée à support en V réglable en hauteur disponible sur demande.

Description technique

Longueur plaque de base	350 mm
Pour Ø pièce	1 - 25 mm
Poids	12 kg

Largeur plaque de base	160 mm
Largeur tasseau en T H7	10 mm
Type de produit	Appareil de mesure de la concentricité et de la planéité

Accessoires

Paire de poupées mobiles pour Hauteur pointe 50/75 mm	443160 50/75
Support articulé avec tasseau en T Rayon d'action 130 mm	443295 130
Support articulé avec tasseau en T Rayon d'action 200 mm	443295 200
Paire de poupées mobiles réglables en hauteur Pour Ø pièce max. 32 mm	443050 32