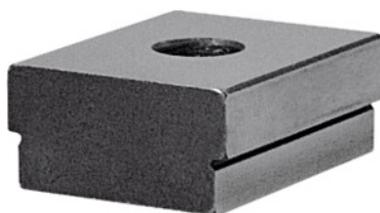


**Taquet étagé, rectifié, Dim. rain. b₁ de la machine: 22mm****Données de commande**

N° commande	375365 22
GTIN	4020772071615
Classe d'article	35A

Description**Exécution:**

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d'alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Ces taquets en T se vissent par deux dans les rainures d'alignement normalisées (largeur 20 mm) de gabarits. Il est possible, en changeant de taquet, d'utiliser un seul dispositif **sur plusieurs machines présentant des largeurs de rainures différentes.**

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.

Remarque(s):

Réf. 20, voir 375370.

Description technique

Longueur	32 mm
Dim. rain. b ₁ de la machine	22 mm
Pour vis DIN 84, DIN 912	M6×16
Dim. rain. b ₂ du dispositif	20 mm

Hauteur H	12 mm
Type	6322A
Type de produit	Tasseaux en T