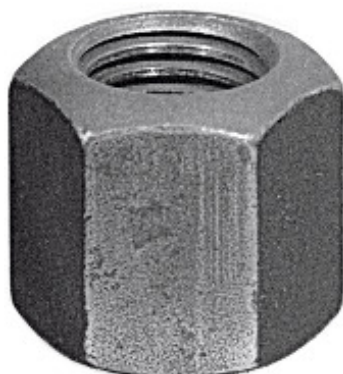


**Ecrou, Filetage: M12****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 375385 M12 |
| GTIN | 4020772082345 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Exécution:**

Ecrous (= hauteur 1,5 d) avec une extrémité plate pour un appui sur les rondelles 375340 et une extrémité conique pour un appui dans les rondelles à portée conique 375355 D ou 375360 G.

Norme:

DIN 6330 B

Matière(s):

Acier pour traitement thermique, résistance 10.

Description technique

| | |
|------------------|----------|
| Hauteur embase | 4 mm |
| Longueur totale | 18 mm |
| Sur angle e | 20,03 mm |
| Ouverture de clé | 18 mm |
| Ø embase | 25 mm |
| Filetage | M12 |

| | |
|-----------------|--------|
| Type | 6330B |
| Type de produit | Ecrous |