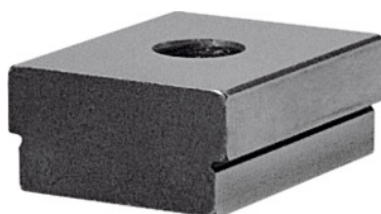


**Taquet étagé, rectifié, Dim. rain. b1 de la machine: 28mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 375365 28 |
| GTIN | 4020772071639 |
| Classe d'article | 35A |

Description**Exécution:**

Rectifiés avec une grande précision sur la périphérie; par conséquent, courts temps d'alignement des dispositifs, étaux machines et diviseurs à positionner parallèlement aux rainures de la table de la machine-outil. Comparateur inutile.

Utilisation:

Ces taquets en T se vissent par deux dans les rainures d'alignement normalisées (largeur 20 mm) de gabarits. Il est possible, en changeant de taquet, d'utiliser un seul dispositif **sur plusieurs machines présentant des largeurs de rainures différentes.**

Matière(s):

Acier C 15, cémenté.

Précision:

Dim. b = ajustement h6.

Remarque(s):

Réf. 20, voir 375370.

Description technique

| | |
|---|-------|
| Longueur | 32 mm |
| Dim. rain. b ₁ de la machine | 28 mm |
| Dim. rain. b ₂ du dispositif | 20 mm |
| Pour vis DIN 84, DIN 912 | M6×16 |

| | |
|-----------------|---------------|
| Hauteur H | 12 mm |
| Type | 6322A |
| Type de produit | Tasseaux en T |