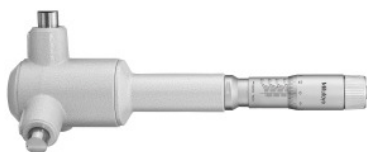


Mitutoyo**Micromètre d'intérieur Holtest, Plage de mesure: 175-200mm****Données de commande**

N° commande	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Classe d'article	44A

Description**Exécution:**

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.

Pour trous débouchants, surfaces de mesure en acier trempé.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Description technique

Plage de mesure	175 - 200 mm
Profondeur de mesure standard	147 mm
Profondeur de mesure avec rallonge	297 mm
Dim. a	19,6 mm
Ø tambour micrométrique	23 mm
Longueur totale	249 mm
Erreur admissible	0,01 mm
Lecture	0,005 mm
Norme	Norme usine
Graduation tambour micrométrique	1/50 mm
Méetrologie	analogique

Emballage	Boîte robuste
Étalonnage	B6
Type de produit	Micromètre 3 touches

Services

Étalonnage Micromètre d'intérieur à 3 points Plage de mesure maximale 200 mm	022500 200
Étalonnage DAkkS Micromètre 3 touches Plage de mesure maximale 200 mm	022510 200

Accessoires

Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 175 mm	484030 175
Rallonge pour micromètres d'intérieur Type 4/150	429010 4/150
Bague de réglage DIN 2250 C Ø nominal 180 mm	484030 180