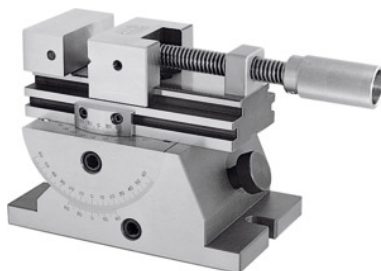


**Etau de contrôle et de rectification universel, Largeur mors A: 70mm****Données de commande**

N° commande	363350 70
GTIN	4045197313485
Classe d'article	38F

Description**Exécution:**

- Acier à outils, trempé à cœur, rectifié avec précision.
- Réglage sur 2 axes, rotation et pivotement.
- Lecture de l'échelle via vernier: 3'.

Utilisation:

Pour l'usinage préciset le contrôle précis de surfaces et de surfaces angulaires jusqu'à 46°.

Précision:

0,003 mm / 100 mm.

Description technique

Hauteur totale c	137 mm
Plage de pivotement	2×60°
Longueur totale a	180 mm
Plage de serrage max. b	80 mm
Poids	12 kg
Largeur mors A	70 mm
Hauteur mors C	30 mm
Largeur totale B	110 mm

Type de produit

Etaux de contrôle