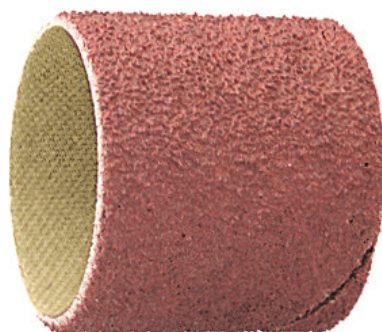


HOLEX**Manchon de polissage (A) Grain 80 moyen, Ø manchon×largeur manchon: 60X30mm**

Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 553720 60X30 |
| GTIN | 4045197240408 |
| Classe d'article | 52E |

Description

Exécution:

Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée. Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas pour avec refroidissement.

Corindon normal (A).

Utilisation:

Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

Description technique

| | |
|-----------------|-------|
| Grain | 80 |
| Largeur manchon | 30 mm |

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Ø manchon | 60 mm |
| Degré de finesse | moyen |
| Abrasifs | Corindon normal |
| Abréviation de l'abrasif | A |
| Forme manchon | cylindrique |
| Type de produit | Brosses de polissage |

Données utilisateur

| | Adéquation | V _c | Code ISO |
|--------------------------------|---------------------|----------------|----------|
| Alu Mg | adaptée | | |
| Acier < 900 N/mm ² | adaptée | | |
| Acier < 1400 N/mm ² | moyennement adaptée | | |
| Acier < 55 HRC | moyennement adaptée | | |
| INOX | moyennement adaptée | | |
| Fonte GG(G) | moyennement adaptée | | |
| CuZn | adaptée | | |
| Plastique, PRFV | adaptée | | |
| Bois | adaptée | | |
| à sec | adaptée | | |

Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø tête x longueur de tête 60X30 mm

553600 60X30