


**HOLEX**

**Manchon de polissage (ZA) Grain 80 moyen, Ø manchon×largeur manchon: 30X30mm**

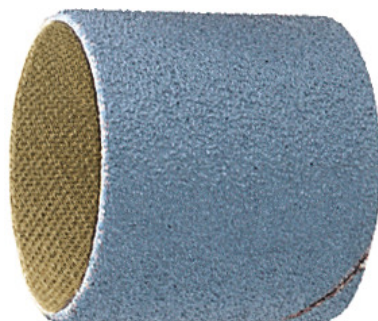

## Données de commande

N° commande	553780 30X30
GTIN	4045197240521
Classe d'article	52E

## Description

### Exécution:

**Le manchon de polissage est fixé par élargissement du corps en caoutchouc à vitesse de rotation élevée.** Il peut être utilisé dans toute sa largeur, changé rapidement et aisément et ne glisse pas (mise en place / retrait dans le sens des fentes). Compatibles uniquement avec les systèmes de supports de manchons de polissage.

Matériau résistant au déchirement composé d'un liant à base de résine synthétique, durée de vie élevée et bonne adhérence. Ne convient pas avec refroidissement.

### Zirconium (ZA).

### Utilisation:

Les manchons de polissage sont surtout utilisés pour les travaux de surfacage qui nécessitent un enlèvement de matière important, également pour les arêtes.

### Adapté(s) pour:

Porte-manchons de polissage 553600.

## Description technique

Grain	80
Ø manchon	30 mm

Largeur manchon	30 mm
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Zirconium
Abréviation de l'abrasif	ZA
Forme manchon	cylindrique
Type de produit	Brosses de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	moyennement adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
à sec	adaptée		

### Accessoires

Porte-manchon de polissage fendu, Ø tige 6 mm Ø  
tête longueur de tête 30X30 mm

553600 30X30