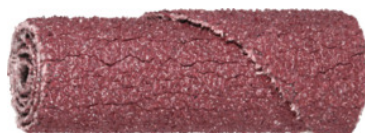


HOLEX**Rouleau abrasif cylindrique (A), grain 80 moyen, Ø de rouleau abrasif × longueur de rouleau abrasif: 6X38mm****Données de commande**

N° commande	553880 6X38
GTIN	4045197524522
Classe d'article	52E

Description**Exécution:**

Les rouleaux abrasifs sont composés d'un tissu abrasif enroulé en **corindon normal (A)**.
Forme cylindrique.

Adapté(s) pour:

Supports de rouleaux abrasifs 553835.

Adapté(s) pour:

Support Ø filetage × longueur totale: 3×63

Description technique

Ø rouleau abrasif	6 mm
Longueur rouleau abrasif	38 mm
Vitesse de rotation max.	26000 min ⁻¹
Grain	80
Degré de finesse	moyen
Abrasifs	Corindon normal
Abréviation de l'abrasif	A
Forme rouleaux abrasifs	cylindrique
Type de produit	Rouleaux abrasifs

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	moyennement adaptée		
INOX	moyennement adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Support de rouleaux et cônes abrasifs Ø tige 6 mm Ø de longement x Longueur totale 3X63 mm

553835 3X63