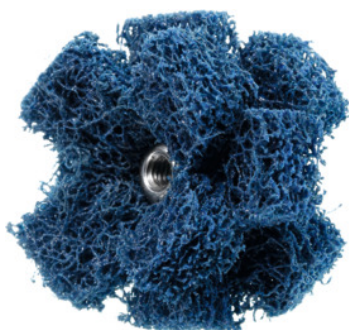


Garant**Etoile de ponçage en nylon, Ø 38 mm, Comparaison grain: 180****Données de commande**

N° commande	555913 180
GTIN	4045197608987
Classe d'article	51E

Description**Exécution:**

Nylon en étoile avec filetage. Type de nylon robuste et résistant au déchirement, pas d'effilochage au niveau des arêtes. 3 épaisseurs.

Utilisation:

Pour le nettoyage, l'ébavurage et la finition d'endroits difficiles d'accès, tels que **alésages, filetages intérieurs, tubes et évidements**. Utiliser avec une queue de serrage 555920.

Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1 %

Vitesse de rotation max.: 13000 min⁻¹

Degré de finesse: moyen

Couleur: bleu

Description technique

Couleur	bleu
Degré de finesse	moyen
Ø	38 mm
Comparaison grain	180

Teneur en fer, en soufre et en chlore	< 0,1 %
Attribut des noms de produit	Ø 38 mm
Vitesse de rotation recommandée	7500 min ⁻¹
Vitesse de rotation max.	13000 min ⁻¹
Type de produit	Disque à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
Pierre	moyennement adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		

Accessoires

Queue de serrage Longueur totale 75 mm	555920 75
--	-----------

Queue de serrage Longueur totale 120 mm

555920 120