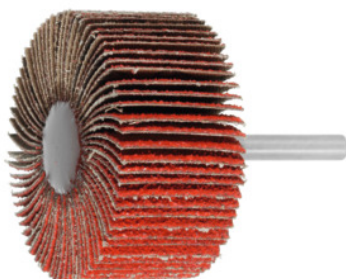


**Garant****Roue de polissage (CER), Grain 60, Ø tête x largeur tête: 50X20mm****Données de commande**

N° commande	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Classe d'article	51E

**Description****Exécution:**

Disposition des lamelles en éventail autour de l'axe de l'outil.  
Lamelles abrasives recouvertes de **grain de céramique (CER)**.

**Utilisation:**

Idéal pour tous les travaux de ponçage de finition et de polissage sur de grands rayons dans la fabrication d'outils et de moules, ainsi que dans la fabrication de conteneurs et d'appareils. Les lamelles abrasives s'adaptent aux contours de la pièce.

**Description technique**

Grain	60
Ø queue	6 mm
Vitesse de rotation max.	15300 min <sup>-1</sup>
Vitesse de rotation recommandée	9000 min <sup>-1</sup>
Ø tête	50 mm
Largeur tête	20 mm
Abrasifs	Grain de céramique (CER)

Abréviation de l'abrasif	Céramique
Attribut des noms de produit	Grain 60
Type de produit	Roue de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Bois	adaptée		
à sec	adaptée		