


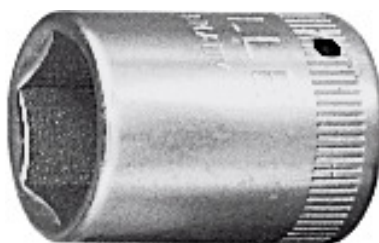

## Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 5,5mm



### Données de commande

N° commande	631000 5,5
GTIN	4018754000142
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

#### Norme:

**DIN 3124-S**

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Remarque(s):

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 631029

### Description technique

Ouverture	5,5 mm
Longueur	23 mm
Ø côté réception	8,5 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Type de produit	Douille