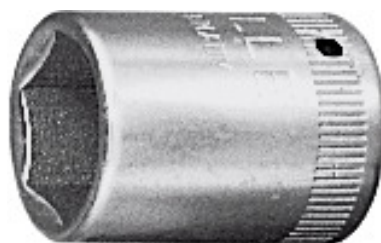


**Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 8mm****Données de commande**

N° commande	631000 8
GTIN	4018754000043
Classe d'article	63A

**Description****Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.

Ouvertures de clé à tolérances étroites avec profil **HT-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Carré conducteur femelle avec alésage suivant DIN 3120-D 6,3.

**Norme:**

**DIN 3124-S**

**Matière(s):**

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

**Remarque(s):**

**ATTENTION!**

Il existe aussi une alternative de GARANT pour ce produit!

Numéro de produit recommandé : 631029

**Description technique**

Ø côté réception	11,6 mm
Ouverture	8 mm
Longueur	23 mm
Carré d'entraînement	1/4 pouce

Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Matériau	Acier hautes performances HPQ®
Type de produit	Douille