


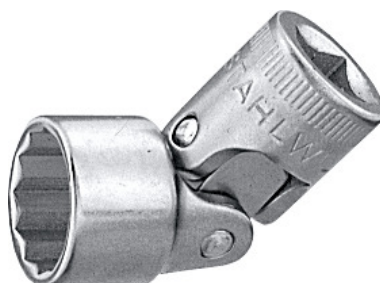

## Douille articulée, 3/8 pouce, Ouverture: 15mm



### Données de commande

N° commande	637400 15
GTIN	4018754002511
Classe d'article	63A

### Description

#### Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Structure optimale de la fibre grâce à un forgeage spécial. Ouvertures de douilles à tolérances étroites avec profil **AS-Drive** ménageant têtes de boulons et écrous.

Trempées au bain d'huile pour éviter les contraintes, les déformations et pour un ajustement précis. Finition polie/chants arrondis.

#### Norme:

**DIN 3124 L**

#### Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromage sur nickel (résistant à l'écaillage).

### Description technique

Longueur	48,5 mm
Ø côté réception	20,6 mm
Ouverture	15 mm
Carré d'entraînement	3/8 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans

Type de produit

Douille