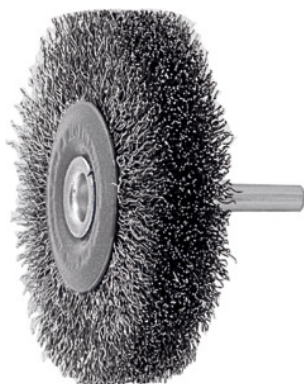


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,20 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 40X10mm****Données de commande**

N° commande	574100 40X10
GTIN	4017359007082
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Longueur de garnissage H ₁	9 mm
Ø brosse D ₁	40 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	10 mm
Ø queue D _s	6 mm

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire