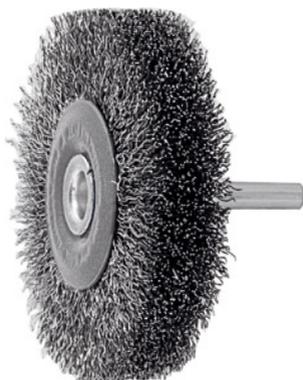


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Brosse circulaire sur tige Fil d'acier 0,30 mm, Ø brosse D1×largeur de garnissage L1: 40X10mm****Données de commande**

N° commande	574000 40X10
GTIN	4017359037409
Classe d'article	57L

Description**Exécution:**

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø brosse D ₁	40 mm
Epaisseur des soies	0,3 mm
Longueur de garnissage H ₁	9 mm
Vitesse de rotation max.	18000 min ⁻¹
Largeur de garnissage L ₁	10 mm
Ø queue D _s	6 mm

Matériau garnissage	Fil d'acier
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire