


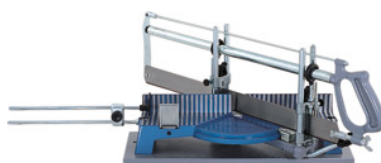

Scie à onglet avec butée de longueur et lame à bois, Longueur lame: 550mm



Données de commande

N° commande	581905 550
GTIN	4005568033312
Classe d'article	58Z

Description

Exécution:

Socle en aluminium moulé sous pression avec guidage de la traverse tubulaire résistant à l'usure, fonctionnement quasi silencieux, avec butée élastique. Positionnement aisé de la pièce à scier. Guidage de la lame ajustable; poignée solide en arc fermé. Contrefort d'appui haut et rugueux pour assurer la position de la pièce. Avec butée de longueur (des deux côtés) pour effectuer des coupes en série. Positionnement automatique pour onglets de 90°, 45°, 30° et 22,5°.

Dimensions lame : 550 x40 mm

Possibilité de régler progressivement **tous les angles intermédiaires.**

Description technique

Largeur de coupe B 90°	160 mm
Hauteur de coupe H	120 mm
Longueur lame	550 mm
Type de produit	Scies à onglet

Accessoires

Lames de scies pour le fer et les métaux non ferreux Longueur lame 550 mm	581925 550
--	------------

Lames de scies pour bois Longueur lame 550 mm

581915 550