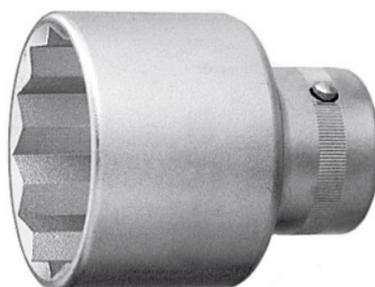


HOLEX**Douille 12 pans, 1 pouce, Ouverture: 55mm****Données de commande**

N° commande	647050 55
GTIN	4045197561152
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:**DIN 3124****Matière(s):**

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	76 mm
Ouverture	55 mm
Longueur	80 mm
Carré d'entraînement	1 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 12 pans
Type de produit	Douille

