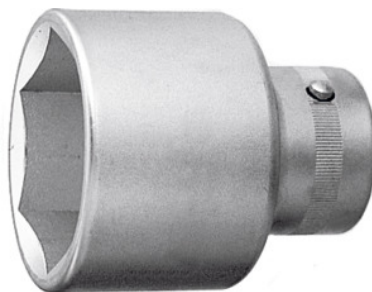


**Douille 6 pans, 1 pouce, Ouverture: 80mm****Données de commande**

N° commande	647150 80
GTIN	4045197561206
Classe d'article	62A

Description**Exécution:**

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Ouvertures à tolérances serrées. Carré conducteur femelle suivant DIN 3120-D 25 avec alésage et bouton de déverrouillage.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Description technique

Ø côté réception	105 mm
Ouverture	80 mm
Longueur	103 mm
Carré d'entraînement	1 pouce
Profil d'entraînement	Clé à douilles 6 pans
Type de produit	Douille

