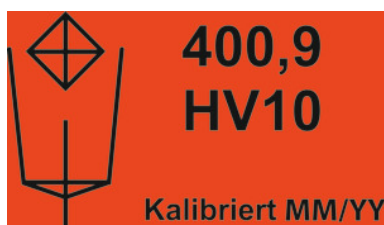


**Etalon de dureté HV 20, Valeur de dureté env.: 200****Données de commande**

N° commande	495166 200
GTIN	2050001958198
Classe d'article	49L

Description**Exécution:**

Étalons de dureté de haute qualité en acier optimisé et homogène pour l'étalonnage périodique de duromètres.

Avantage(s):

Système de classification par couleurs et symboles sur chaque emballage.

Livraison:

Tous les étalons de dureté sont livrés avec un **certificat d'étalonnage DAkkS**.

Remarque(s):

Étalonnages avec d'autres procédés, étalons de dureté d'autres dimensions et à lignes de trame disponibles sur demande. Rapidement disponibles départ entrepôt du fabricant.

Description technique

Hauteur	10 mm
Valeur de dureté env.	200
Ø	65 mm
Méthode de contrôle	HV 20
Certificat d'étalonnage	Certificat d'étalonnage du fabricant
Avec certificat d'étalonnage DAkkS	oui
Emballage	Boîte robuste

Type de produit

Etalons de dureté