


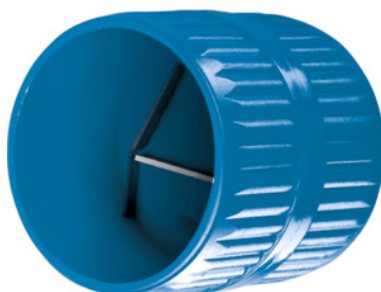

Outil à chanfreiner intérieur et extérieur



Données de commande

N° commande	819550
GTIN	7290003237913
Classe d'article	86A

Description

Exécution:

Un côté pour l'ébavurage intérieur, l'autre pour l'ébavurage extérieur. Revêtement en plastique avec fraise 3 dents. Pour tubes de 4 – 42 mm Ø. Pour travail à la main.

Remarque(s):

Convient particulièrement pour les **tubes en cuivre**. **Pas pour les tubes en plastique.**
Ø: 50 mm

Description technique

Pour Ø tube	4 - 42 mm
Nombre de dents Z	3
Longueur	50 mm
Ø	50 mm
Matériau boîtier	Gaine en plastique
Type de produit	Grattoir et ébavureur

