




## Embout à tuyauter, Type-Ouverture: 1-12mm

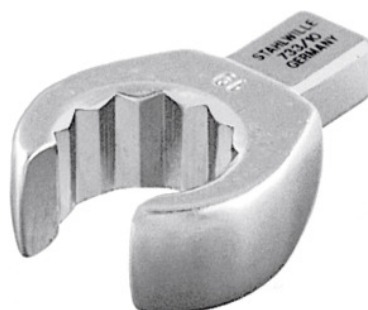

### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 657910 1-12   |
| GTIN             | 4018754034376 |
| Classe d'article | 63A           |

### Description

#### Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.

#### Matière(s):

Acier au chrome, chromage sur nickel pour résistance à l'écaillage.

#### Données d'utilisation:

##### Légende du schéma et de la formule:

$L_1$  = longueur de levier sans embout

$L_2$  = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique

$L_3$  = longueur de levier avec mesure étalon usine

$L_4$  = mesure étalon de l'embout

$L$  = longueur totale de l'outil

$T_1$  = couple à régler

$T_2$  = couple prescrit

#### Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

#### Remarque(s):

La résistance des embouts (clé mixte) est limitée en fonction de l'ouverture de clé et peut être inférieure à la capacité de la clé dynamométrique.

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l'outil de réglage (voir certificat d'étalonnage/manuel d'instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

## Description technique

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| Emmanchement          | 9×12 mm                          |
| Largeur b             | 24,5 mm                          |
| Ouverture             | 12 mm                            |
| Hauteur h             | 12 mm                            |
| Série                 | 733/10                           |
| Mesure étalon S       | 17,5 mm                          |
| Outil interchangeable | Embout                           |
| Matériau              | Acier au chrome                  |
| Surface               | chromé (résistant à l'écaillage) |
| Fonction de cliquet   | non                              |
| Type de produit       | Embout polygonal                 |