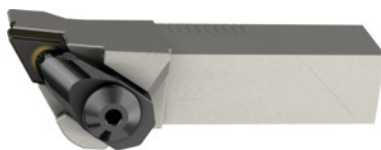


Garant
Porte-outils à bride eco, court, à gauche, Carré / plaquette: 20/15mm

Données de commande

N° commande	250615 20/15
GTIN	4045197927330
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DDJNR/L 2020X15

Plaquette adaptée: DN.. 1506..

Largeur fonctionnelle L₄: 25 mm

Longueur de tête L₁: 38 mm

Longueur totale L: 97 mm

Sous-plaquette: 259033 3

Description technique

Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Code ISO porte-outils	DDJNR/L 2020X15
Taille plaquette	15 mm
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Bride, vis, ressort	259036 11

Taille de queue	20 mm
Sous-plaquette	259033 3
Longueur de tête L ₁	38 mm
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Longueur totale L	97 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	à gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx®, 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx® TX10	674248 TX10