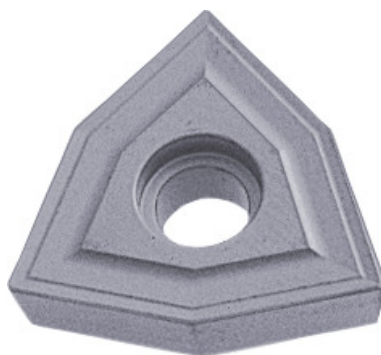


**Plaquette KOMET® Unisix®, BK7935, Désignation type W29: 34-010****Données de commande**

N° commande	236910 34-010
GTIN	4047109292352
Classe d'article	24T

Description**Adapté(s) pour :**

236650; 236660; 236685; 236686

Remarque(s):**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 06T304

Avance f dans l'acier < 900 N/mm²: 0,15 mm/tr**Description technique**

Désignation	34-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm ²	0,15 mm/tr
Code ISO plaquette	WOEX 06T304
Nombre de changements/dents	3
Nuance	BK7935
Type	INOX
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquettes pour perçage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		