


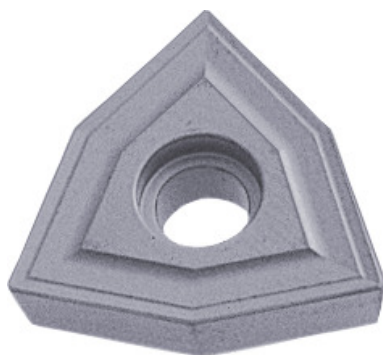

## Plaquette KOMET® Unisix®, BK7935, Désignation type W29: 58-010



### Données de commande

N° commande	236910 58-010
GTIN	4047109288591
Classe d'article	24T

### Description

#### Adapté(s) pour :

236685; 236686

#### Remarque(s):

**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 120608

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/tr

### Description technique

Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/tr
Désignation	58-010
Code ISO plaquette	WOEX 120608
Nuance	BK7935
Type	INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		