


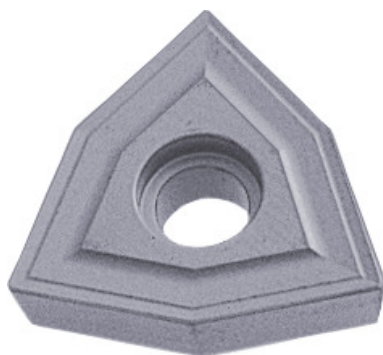

## Plaquette KOMET® Unisix®, BK7935, Désignation type W29: 42-010



### Données de commande

N° commande	236910 42-010
GTIN	4047109286429
Classe d'article	24T

### Description

#### Adapté(s) pour :

236650; 236660; 236685; 236686

#### Remarque(s):

**Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.**

Type: INOX

Code ISO plaquette: WOEX 080404

Avance f dans l'acier < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/tr

### Description technique

Code ISO plaquette	WOEX 080404
Désignation	42-010
Avance f dans l'acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/tr
Nuance	BK7935
Type	INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		