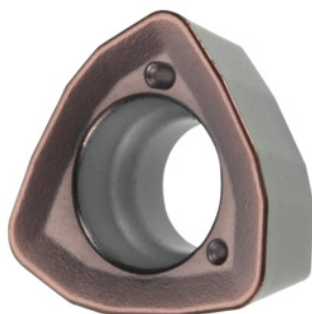


**Garant**
**XOMT060310ZZER, HB415, Type: UNI**

**Données de commande**

N° commande	212854 UNI
GTIN	4045197943101
Classe d'article	21A

**Description**
**Remarque(s):**

 Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p \max}$ 

 Rayon de programmation pour  $a_{p \max}$ : 2 mm

**Description technique**

Type	UNI
Rayon d'angle	1 mm
Code ISO plaquette	XOMT060310ZZER
Nuance	HB415
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe recommandée $a_{p \max}$	1 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	1 mm
Rayon de programmation pour $a_{p \max}$	2 mm
Nombre de changements/dents	3

Type de produit

Plaquette pour fraisage