


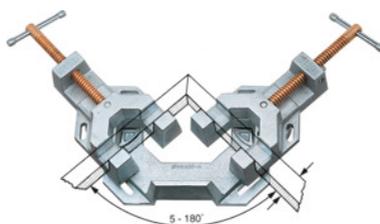

Serre-joints équerre réglable



Données de commande

N° commande	862850
GTIN	4008158007502
Classe d'article	83K

Description

Exécution:

Composition: plaque de base et 2 éléments de serrage réglables; plaque de base et éléments de serrage en fonte de haute qualité, vis cuivrées, convenant donc particulièrement pour des travaux de soudure. Les trous oblongs latéraux permettent la fixation sur des tables de soudure ou des gabarits.

Utilisation:

Pour serrage de pièces lors de travaux de soudure ou de montage. Angle de serrage –réglable progressivement de 5 à 180°.

Capacité de serrage: 2×0 – 100 mm

Hauteur mors: 35 mm

Poids: 10,7 kg

Equerre de montage: 5 - 180 degré

Description technique

Poids	10,7 kg
Capacité de serrage	2×0 – 100 mm
Hauteur mors	35 mm
Equerre de montage	5 - 180 degré
Type de produit	Serre-joints équerres

